


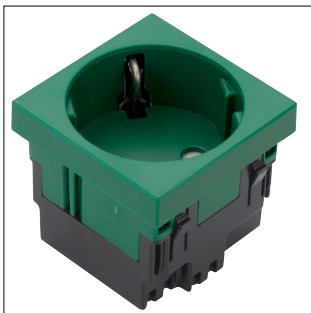

ESR1336029

Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 - 250 V
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Mátově zelená
Kód RAL	6029
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	40 mm
Počet jednotek	1
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	45 mm

Konektivita

Druh montáže	Rastec 45® Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	--

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ano
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním světlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
Předem vybaveno	Zásuvka

Kryt, dveře

Typ víka	Bez víka
----------	----------

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
--------------------------	----

Texty

Potisk	Bez potisku
Kryt	Žádný kryt
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano