




WH50820309A

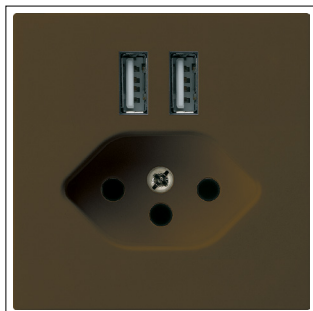

kallysto: 2x USB-A Smart IC 12W avec T13 avec face pour combinaison Brun

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de sortie	2400 mA
-------------------	---------

Courant assigné nominal	13 A
-------------------------	------

Tension

Tension de sortie	5 - 5 V
-------------------	---------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Marron
---------	--------

Code RAL	8014
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Dimensions

Hauteur	60 mm
---------	-------

Largeur	60 mm
---------	-------

Profondeur	52 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm
--------------------------------------	-------

Profondeur de montage	7 mm
-----------------------	------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Type de connecteur/prise USB	USB
------------------------------	-----

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
-------------------------------------	----------------------

Insert central rotatif	Non
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
--	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
---------	---

Textes

Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----