


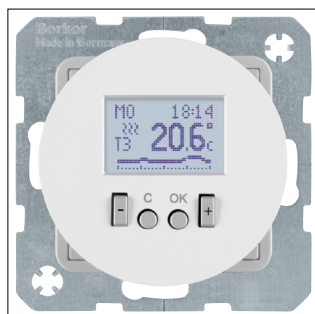

20452089

Temp.-Regler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert R.1/R.3 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	8 A
Schaltstrom	8 A

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
Nennspannung	230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	10 - 30 °C
----------------------------	------------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	51,40 mm

Bildschirm

Mit Display	Ja
-------------	----

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz	0,20 K
Ausführung Raumtemperaturregler	Raumtemperaturregler
Fühlerart	Fühlerwiderstand

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Anschluss

Kontaktart	1NO
------------	-----

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse	I (1%)
------------------------	--------

Texte

Montageart	Ohne Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung über Software
Aufdruck	Mit Aufdruck
Funktion	Mit Tastensperre
	Mit Frostschutzfunktion