


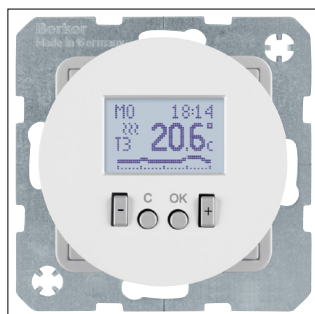

20452089

Thermostaat met display, maakcontact, R.1/R.3, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	8 A
Schakelstroom	8 A

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
Nominale spanning	230 V

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Instellingen

Instelling comfort temperatuur	10 - 30 °C
--------------------------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	51,40 mm

Scherf

Met display	Ja
-------------	----

Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil	0,20 K
Type thermostaat	Ruimtethermostaat
Type sensor	Voelerweerstand

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Aansluiting

Soort contact	1 maak
---------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse	I (1%)
--------------------------	--------

Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Met thermische terugkoppeling	Met thermische terugkoppeling via software
Opdruk	Met opdruk
Functie	Met toetsvergrendeling
	Met vorstbeschermingsfunctie