


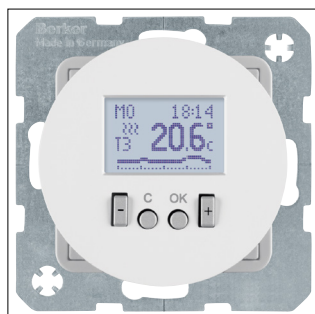

20452089

R.1/R.3 - termóst.ambiente progrm, blanc

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	8 A
Poder de corte	8 A

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
Tensão nominal	230 V

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto	10 - 30 °C
-----------------------------------	------------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	51,40 mm

Ecrã

Com display	Sim
-------------	-----

Equipamento

Diferença de temperatura de comutação	0,20 K
Tipo de termóstato	Termostato interior
Tipo de sonda	Sensor com resistência

Ligações

Tipo de contactos	1NA
-------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Classe de eficiência energética	I (1%)
---------------------------------	--------

Textos

Modo de instalação	Sem garras de expansão
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Recirculação térmica	Com retorno térmico através de software
Impressão	Com gravação
Função	Com fechadura
	Com função de proteção contra gelo