


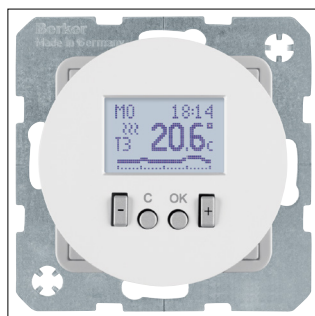

20452089

Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem R.1/R.3 bílá, lesk

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	8 A
Spínací proud	8 A

Napětí

Jmenovité napětí	230 - 230 V
Jmenovité napětí	230 V

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Nastavení

Požadovaná komfortní teplota	10 - 30 °C
------------------------------	------------

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Lesklý
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	51,40 mm

Obrazovka

S displejem	Ano
-------------	-----

Vybavení

Rozdíl spínací teploty	0,20 K
Typ termostatu	Pokojový termostat
Typ senzoru	Čidlo s rezistorem

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Připojení

Typ kontaktu	1S
--------------	----

Podmínky použití

Třída energetické účinnosti	I (1%)
-----------------------------	--------

Texty

Způsob montáže	Bez rozpěrných příchytok
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Tepelná recirkulace	Se softwarovou tepelnou zpětnou vazbou
Potisk	S potiskem
Funkce	Se zámkem na klíč
	S funkcí ochrany proti mrazu