


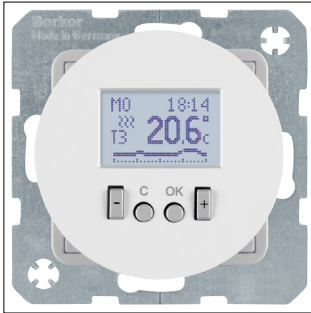

20452089

Rumstermostat 230V NO, R.x Vit, OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	8 A
Omkopplingsström	8 A

Spänning

Märkspänning	230 - 230 V
Märkspänning	230 V

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Inställningar

Börvärde komforttemperatur	10 - 30 °C
----------------------------	------------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Blank
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	51,40 mm

Skärm

Med display	Ja
-------------	----

Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad	0,20 K
Typ av termostat	Rumstermostat
Typ av sensor	Sensor med motstånd

Anslutning

Anslutningstyp	1NO
----------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass	I (1%)
--------------------------	--------

Text

Utförande	Utan klor
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
värmecirkulation	Med returvärme via mjukvara
Präglad	Med tryck/prägling
Funktion	Med nyckellås
	Med frostkyddsfunktion