


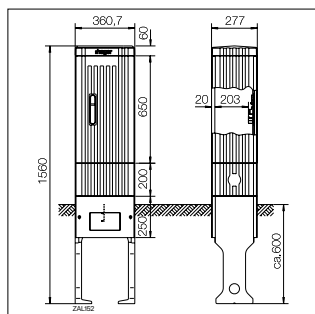

ZAL152

**Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 152, leeg, 1560x361x277 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 1560 mm |
| Breedte | 361 mm  |
| Diepte  | 277 mm  |

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

**Installatie, montage**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
|-----------------------------|----|

**Samenstelling**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Materiaal montageplaat      | Nee |
| Met railsysteem             | Nee |
| Met statief                 | Ja  |
| Aantal velden in de breedte | 1   |

**Materiaal**

|          |      |
|----------|------|
| RAL-code | 7035 |
|----------|------|

**Veiligheid**

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44                                      |
| Slagvastheid IK                            | IK10                                      |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |

**Materiaal**

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Materiaal | Glasvezelversterkt polyester |
|-----------|------------------------------|

**Deksel, deur**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Uitvoeringsvorm handgreep | Zwenkgreep |
| Aantal kastdeuren         | 1          |
| Aantal sloten             | 2          |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Aansluitwijze | Deelsverzonken |
|---------------|----------------|

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|

Afbeeldingen | tekeningen

