


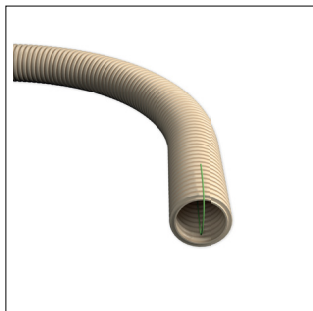

B34440

### Gaine ICTA3422 TIIB Sevvo expert diamètre 40 avec tire-fil ivoire

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|          |          |
|----------|----------|
| Diamètre | 40 mm    |
| Longueur | 50000 mm |

##### Matière

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Matériau                              | Polypropylène (PP) |
| Couleur                               | Ivoire             |
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Oui                |

##### Equipement

|               |     |
|---------------|-----|
| Avec tire-fil | Oui |
|---------------|-----|

##### Installation, montage

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Revêtement intérieur lubrifié | Non |
|-------------------------------|-----|

##### Fonctions mécaniques

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Classe de résistance à l'écrasement | 3 (moyen, 750 N) |
|-------------------------------------|------------------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

##### Sécurité

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Test au fil incandescent | 750 °C |
|--------------------------|--------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |