


WHT74009Q

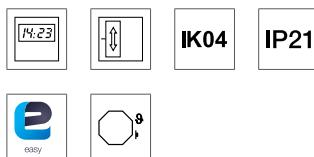

kallysto apparent avec BUS KNX complet: Thémostat (RTA) avec boutons Brun

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données)	10 mA
--	-------

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne de raccordement au Bus
---------------------------	------------------------------

Dimensions

Profondeur de montage	0 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation	3
---------------------------------	---

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Matière

Couleur	Marron
Code RAL	8014
Matière	Duroplast
Finition	Mat

Ecran

Avec écran d'affichage	Oui
------------------------	-----

Textes

Fonction	Fonction Désactiver mode automatique Pour fonctions de commande, variation et store Avec verrouillage des boutons-poussoirs Avec mode vacances Avec fonction protection contre le gel
Mode de montage	Pour montage isolé Pour montage vertical Pour montage mural

Température	Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe Température de confort, standard, et de nuit Mesure de température par capteurs internes et/ou capteurs de température raccordables avec calcul de valeur moyenne
-------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----