




WHT74004A

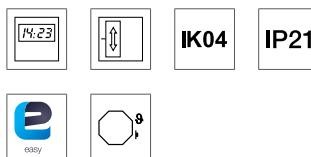

**kallysto + BCU BUS KNX: Thémostat + boutons + face pour combinaison Anthr.**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Courant électrique**

Consommation de courant bus (transfert de données)	10 mA
--	-------

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Borne de raccordement au Bus
---------------------------	------------------------------

**Dimensions**

Profondeur de montage	26.3 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	28 mm
Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation	3
---------------------------------	---

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

**Matière**

Couleur	Anthracite
Code RAL	7024
Matière	Duroplast
Finition	Mat

**Ecran**

Avec écran d'affichage	Oui
------------------------	-----

**Textes**

Fonction	Fonction Désactiver mode automatique Pour fonctions de commande, variation et store Avec verrouillage des boutons-poussoirs Avec mode vacances Avec fonction protection contre le gel
Mode de montage	Pour montage encastré et en paroi creuse Pour montage isolé Pour montage vertical
Température	Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe Température de confort, standard, et de nuit Mesure de température par capteurs internes et/ou capteurs de température raccordables avec calcul de valeur moyenne

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----