




WHT74004Q

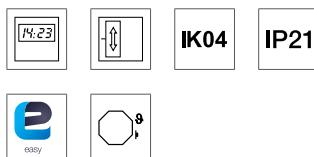

kallysto apparent avec BUS KNX complet: Thémostat (RTA) avec boutons Anthracite

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|         |            |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

#### Courant électrique

|  |       |
|--|-------|
| Consommation de courant bus (transfert de données) | 10 mA |
|--|-------|

#### Raccordement

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Type de connexion / prise | Borne de raccordement au Bus |
|---------------------------|------------------------------|

#### Dimensions

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Profondeur de montage | 0 mm |
|-----------------------|------|

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 0 mm |
|--------------------------------------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 88 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 88 mm |
|---------|-------|

#### Equipement

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nombre de points d'exploitation | 3 |
|---------------------------------|---|

#### Commandes et indicateurs

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Avec affichage LED | Oui |
|--------------------|-----|

#### Matière

|         |            |
|---------|------------|
| Couleur | Anthracite |
|---------|------------|

|          |      |
|----------|------|
| Code RAL | 7024 |
|----------|------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Matière | Duroplast |
|---------|-----------|

|          |     |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

#### Ecran

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Avec écran d'affichage | Oui |
|------------------------|-----|

#### Textes

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Fonction | Fonction Désactiver mode automatique |
|----------|--------------------------------------|

Pour fonctions de commande, variation et store

Avec verrouillage des boutons-poussoirs

Avec mode vacances

Avec fonction protection contre le gel

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Mode de montage | Pour montage isolé |
|-----------------|--------------------|

Pour montage vertical

Pour montage mural

|             |   |
|-------------|---|
| Température | Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe |
|-------------|---|

Température de confort, standard, et de nuit

Mesure de température par capteurs internes et/ou capteurs de température raccordables avec calcul de valeur moyenne

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|