


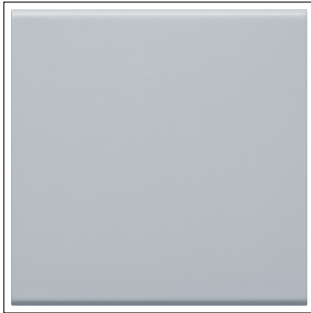

GW1BLAN

Vippa enkel, 55x55mm, PC halogenfri, Aluminium

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel vippa
---------------------	-------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Material

Färg	Aluminium
RAL-kod	9006
Ytbehandling	Matt
Material	PC - ABS
Behandling	Lackad

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	7 mm
Axel diameter	0 mm

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Utan
Med bussystem KNX radio	Nej
Typ av montering	Klor Snabbanslutning

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
-------------------------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
Slagtålighet IK	IK07

Text

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Identifiering

Sammansättning	Centrum täckplatta
----------------	--------------------

Lämplig för

Hager enheter multimedia BRX	
------------------------------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja