


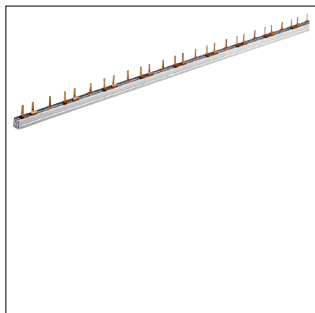

KB309N

Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 3P 10mm² do mod. rozłączników bezpiecz. L7xM

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Wymiary

Długość	1045 mm
---------	---------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	4500 V
--	--------

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 400 V
--	-------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	10 mm ²
--	--------------------

Typ złącza/wtyku	Szyna zbiorcza fazowa ze sworzniem
------------------	------------------------------------

Pojemność

Liczba modułów	39
----------------	----

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----