


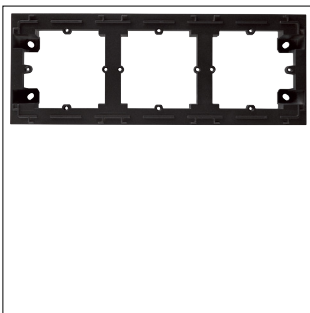

WL5833

## Adapter N/Ž 3-struki, lumina intense, crni

### Tehničke karakteristike

#### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 3 |
|-------------|---|

#### Materijali

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Boja                                           | Crna          |
| RAL kod                                        | 9004          |
| Obrada površine                                | Mat           |
| Materijal                                      | Termoplastika |
| Obrada                                         | Lakirano      |
| Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine) | 0 %           |

#### Dimenzije

|               |           |
|---------------|-----------|
| Broj jedinica | 3         |
| Visina        | 228,80 mm |
| Širina        | 86,80 mm  |
| Dubina        | 41,70 mm  |

#### Oprema

|                    |    |
|--------------------|----|
| Sa ulazom za kabal | Da |
|--------------------|----|

#### Instalacija, montaža

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno<br>Uspravno/Vertikalno |
| Montiranje na               | Montaža u zid/PŽ                              |

#### Pribor

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa poklopcem okvira | Ne |
|---------------------|----|

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

#### Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 35 °C |
|-------------------|-------------|

#### Pogodno za

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Hager lumina<br>lumina intense |  |
|--------------------------------|--|

#### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |