


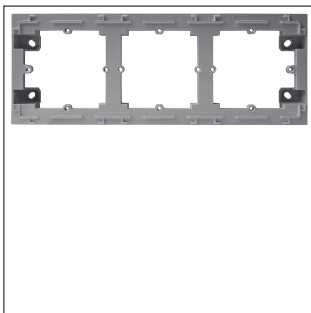

WL5832

lumina intense Adapter natynkowy 3-krotny, srebrny

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

Materiały

Kolor	Srebrny
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Liczba jednostek	3
Wysokość	228,80 mm
Szerokość	86,80 mm
Głębokość	41,70 mm

Sprzęt

Z wejściem kablowym	Tak
---------------------	-----

Instalacja, montaż

Pozycja montażu/połączenia	Poziomy Pionowy
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

Akcesoria

Z pokrywą ramy	Nie
----------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Odpowiednie do

lumina	
lumina intense	

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak