


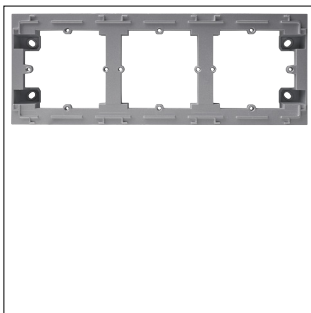

WL5832

**lumina - intenso Cx. superfície x3 - prata**

**Características técnicas**

**Capacidade**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 3 |
|-------------------|---|

**Materiais**

|            |               |
|------------|---------------|
| Cor        | Prateado      |
| Código RAL | 9006          |
| Acabamento | Mate          |
| Material   | Termoplástico |
|            | 0 %           |
| Tratamento | Envernizado   |

**Dimensões**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Número de unidades | 3         |
| Altura             | 228,80 mm |
| Largura            | 86,80 mm  |
| Profundidade       | 41,70 mm  |

**Equipamento**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Com entrada de cabo | Sim |
|---------------------|-----|

**Instalação / montagem**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Posição de montagem/ligação | Horizontal<br>Vertical |
| Montagem                    | Saliente               |

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Com moldura de cobertura | Não |
|--------------------------|-----|

**Índice de proteção**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |

**Condições de utilização**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 35 °C |
|------------------------------|-------------|

**Adequado para**

|              |  |
|--------------|--|
| Hager lumina |  |
|--------------|--|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |