


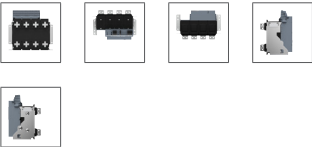

HW1E412FE



Interruttore automatico aperto hw+ HW1 66kA 1250A 4P fisso sentinel Energy

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	1250 A
Potere di interr. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	66 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	55 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	55 kA

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Architettura

Numero di poli	4
----------------	---

Unità di sgancio

Tempo di risposta alla chiusura	45 ms
---------------------------------	-------

Architettura

Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata
-------------------------------------	-------------------

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

