


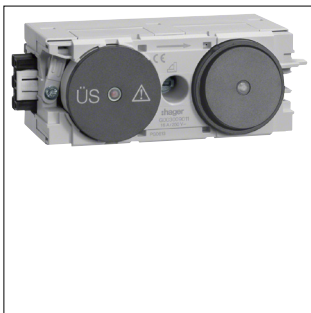

G003009011

Ecoline OSB en schakelaar, Wago, C-profiel, zwart

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Afmetingen

Breedte	120 mm
---------	--------

Diepte	61 mm
--------	-------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 4 mm ²
--------------------------------	-------------------------

Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afbeeldingen | tekeningen

