


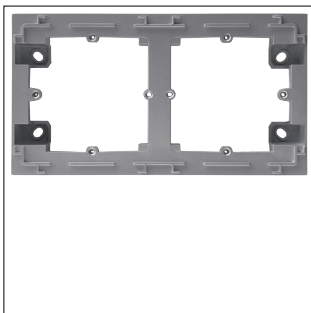

WL5822

Adapter N/Ž 2-struki, lumina intense, srebrni

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Materijali

Boja	Srebrna
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Lakirano
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine)	0 %

Dimenzije

Broj jedinica	2
Visina	157,80 mm
Širina	86,80 mm
Dubina	41,70 mm

Oprema

Sa ulazom za kabal	Da
--------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
Montiranje na	Montaža u zid/PŽ

Pribor

Sa poklopcem okvira	Ne
---------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Pogodno za

Hager lumina lumina intense	
--------------------------------	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da