


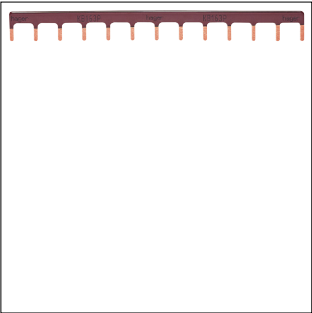

KB163P

Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 13 Module braun

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Abmessungen

Länge	228 mm
-------	--------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	415 - 415 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Stift

Kapazität

Anzahl Module	13
---------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja