


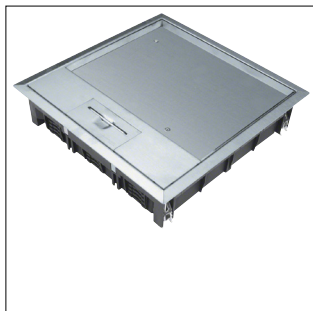

VEQ0612E

Installatiedoos RVS Q06 200x200mm voor 12mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	84 mm
Inbouwbreedte	200 mm
Inbouwlengte	200 mm
Lengte	223 mm
Breedte	223 mm
Dikte van tapijt uitsparing	12 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q06
--	-----

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	RVS
Oppervlakte behandeling	Verzinkt

Deksel, deur

Materiaal deksel	Polyamide (PA)
------------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	1,5 kN
--	--------

Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Vorm

Vorm	Kwadraatvorm
------	--------------

Teksten

Leidinguitvoer	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

Materiaal

Kleur	RVS
-------	-----

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	1
Aantal Schuko-contactdozen	6

Samenstelling

Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	6
Aantal outlets	2

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

