


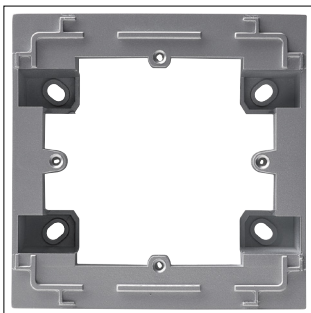

WL5812

Adapter N/Ž 1-struki, lumina intense, srebrni

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	0
-------------	---

Materijali

Boja	Srebrna
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)	0 %
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Broj jedinica	1
Visina	83,4 mm
Širina	83,4 mm
Dubina	30 mm

Oprema

Sa ulazom za kabal	Da
--------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

Pribor

Sa poklopcem okvira	Ne
---------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Pogodno za

lumina	
lumina intense	

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da