




VA60K

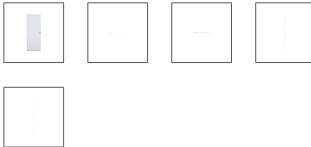

**Tür, volta, APV, 5-reihig, Klarsicht, mit Türschild**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	740 mm
Breite	285 mm
Tiefe	22 mm

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Anschlagtür
Anzahl der Schlösser	0

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	Pulverbeschichtet

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	5
---------------	---

**Konnektivität**

Montageart	Schnappbefestigung
------------	--------------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja