




VA60K

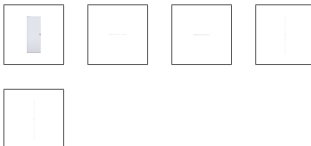

Tür, volta, APV, 5-reihig, Klarsicht, mit Türschild

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	740 mm
Breite	285 mm
Tiefe	22 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Anschlagtür
Anzahl der Schlösser	0

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
---------------	---

Konnektivität

Montageart	Schnappbefestigung
------------	--------------------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja