


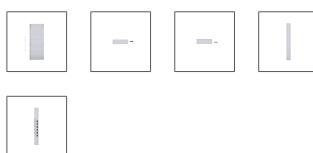

VA60CN



Kleinv.,volta,APV,5x12PLE,IP30, QuickConnect

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Leistung

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$	20,50 W
---	---------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	5
Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

Kapazität

Anzahl Module	60
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	120

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	765 mm
Breite	305 mm
Tiefe	96,50 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	0
Anzahl der Schlösser	0

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Werkstoff

Werkstoff Montageplatte	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonat (PC)
-------------------------	--

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Werkstoff	
Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	650 °C
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja