




VA60CN

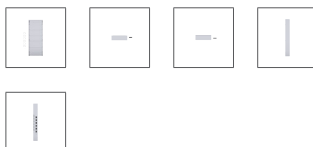

Щит розподільчий на 60(70) модулів, з/у без дверцят, VOLTA

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга 400 - 400 V

Електричний струм

Номинальний струм 63 A

Потужність

Максимальні втрати потужності на шафу за $\Delta T=20K$ 20,50 W

Обладнання

Кількість рейок 5

Кількість рядів щита 5

Кількість секцій по ширині 1

Ємність

Кількість модулів 60

Кількість півмодулів терміналів на рейці 120

Розміри

Висота 765 mm

Ширина 305 mm

Глибина 96,50 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи 0

Кількість замків 0

Розміри

Кількість модулів за шириною 12

Матеріали

Код RAL 9010

Безпека

Ударостійкість IK IK07

Клас захисту від проникнення (IP) IP30

Випробування розжареним дротом 650 °C

Sustainability

Відповідність RoHS Yes