




VA60CN

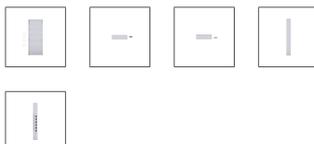

Щит розподільчий на 60(70) модулів, з/у без дверцят, VOLTA

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 400 - 400 V

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

Монтаж на Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм 63 A

Потужність

Максимальні втрати потужності на шафу за $\Delta T=20K$ 20,50 W

Обладнання

Кількість рейок 5

Кількість рядів щита 5

Кількість секцій по ширині 1

Із замком Ні

Має нейтральну клемну колодку Так

Емність

Кількість модулів 60

Кількість півмодулів терміналів на рейці 120

Функції

З вводами для трубопроводів Так

Розміри

Висота 765 mm

Ширина 305 mm

Глибина 96,50 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи 0

Кількість замків 0

Розміри

Кількість модулів за шириною 12

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі Ні

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Матеріали

Матеріал Пластик

Код RAL 9010

Colour Чистий білий

Матеріал монтажної пластини Акрилонітрілстирол акрилат (ASA)
Полікарбонат (PC)

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення Так

Має монтажну пластину Ні

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету Ні

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість ІК	ІК07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----