


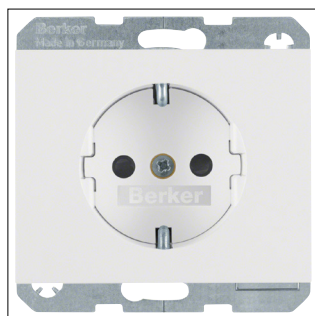

7341357009

Toma SCHUKO completa, berker K.x, blanco polar

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	42 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	31 mm
Profundidad de montaje	32 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje de garra

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP20

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación

Con inscripción	No
-----------------	----

Texto

Funda	Tapa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con terminales atornillados

Sostenibilidad

Sin halógenos	Si
Conforme con RoHS	Si