


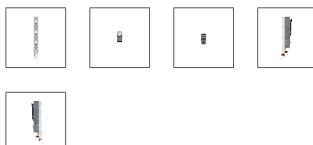

LV8SR910LLP



Gr. 3, 3-polig, 910 A, NH-mespatr. lastsch., aansluiting onder 2x M12

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	910 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I _{cc}	50 kA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij U _e =400 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4	50 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B / 400 V	910 A
Nominale stroom bij U _e =400 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2	910 A
Nominale kortsluitvastheid I _{cw} 1s met vergrendelingsysteem IEC60947	25 kA
Nominale stroom van smeltpatroon	144 A
	180 A
	231 A
	289 A
	361 A
	455 A
	577 A
	722 A
	910 A

Zekering

Zekeringsgrootte	NH3
------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Aansluiting

Type connector/steker	M12 klem
-----------------------	----------

Uitvoering

Aantal polen	3
Aantal schakelbare polen	3

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	32 - 32 NM
Aandraaimoment voor montage op rail	32 - 32 NM

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	100
--	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP2X
--	------

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	500
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.4	600

Stroom / temperatuur

Nominale kortduurbestendigheid I _{cw} 1 s IEC 60947	15 kA
--	-------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	1000 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	12 kV
Nominale spanning U _e	400 - 400 V

Afmetingen

Afmetingen	771 x 100 mm
Afstand railsysteem	185 mm
Hoogte	771 mm
Diepte	203 mm

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	148 W
Verliesvermogen van de zekering in het apparaat geïnstalleerd	70 W
Verliesvermogen bij volle belasting	358 W

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Elektrische beveiliging

Met foutindicator	Nee
-------------------	-----

Functionies

Dubbel onderbrekend	Ja
---------------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja