




EE870

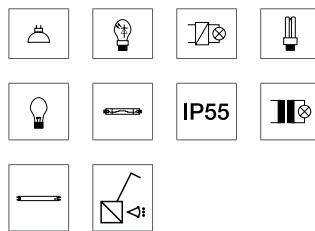

## Außenbewegungsmelder Komfort 220/360° IP55 weiß

### Technische Eigenschaften

#### Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	220 - 360

#### Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 30 Min
----------------------------------	--------------

#### Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Abmessungen

Breite	91 mm
Einbautiefe	0 mm
Empfohlene Montagehöhe	2.50 - 2.50 m

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

#### Werkstoff

Farbe	Weiss
Werkstoff	Kunststoff

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

#### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Ja

#### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Anwesenheitssimulation Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar

#### Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja