


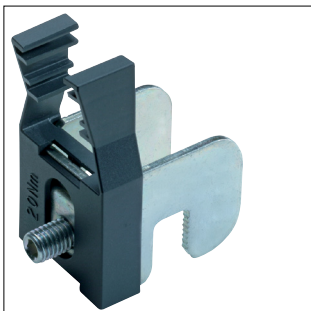

LVZ00KDA

Railcontacthaken voor dubbeladapter (set à 3 stuks)

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Aandraaimoment	20 - 20 NM
----------------	------------

Afmetingen

Dikte rail	5 - 10 mm
Hoogte	20 mm
Breedte	38 mm
Diepte	78 mm

Stroom / temperatuur

Maximum vermogen	630 A
------------------	-------

Teksten

Montagewijze	Geschikt voor vlakke rail
--------------	---------------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja