




EE861

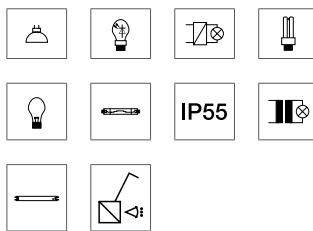

### Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 anthrazit

#### Technische Eigenschaften

##### Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	220 - 220

##### Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 30 Min
----------------------------------	--------------

##### Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Abmessungen

Breite	91 mm
Einbautiefe	0 mm
Empfohlene Montagehöhe	2.50 - 2.50 m

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

##### Werkstoff

Farbe	Anthrazit
Werkstoff	Kunststoff

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

##### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Ja

##### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Anwesenheitssimulation Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter

##### Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja