




EE850

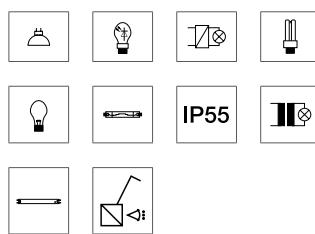

Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 weiß

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	140 - 140

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 30 Min
----------------------------------	--------------

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Breite	91 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Ja

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Anwesenheitssimulation
Montageart	Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja