


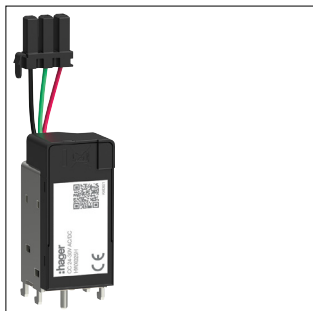

HWX025HSA

Einschaltspule 24-30V AC/DC (CC)

Technische Eigenschaften

Leistung

Anzugsverbrauch	300 VA
Betriebsverbrauch	5 VA

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP4X
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Spannung

Steuerspannung AC	24 - 30 V
Steuerspannung DC	24 - 30 V
Isolationsspannung U_i	480 V
Stoßspannungsfestigkeit U_{imp}	6000 V
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	2

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja