




EE811

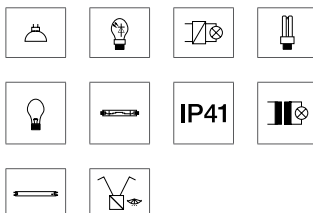

### Präsenzmelder Aufbau 2 Kanäle mit Unterputz Schalteinsatz

#### Technische Eigenschaften

##### Erfassung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ausführung Sensor | Präsenzmelder |
| Erfassungswinkel  | 360 - 360     |

##### Einstellungen

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Einstellbereich Verzögerungszeit | 1 - 30 Min |
|----------------------------------|------------|

##### Beleuchtung

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Ansprechelligkeit einstellbar | 5 - 1200 lx |
|-------------------------------|-------------|

##### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

##### Abmessungen

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Breite                 | 100 mm      |
| Empfohlene Montagehöhe | 2,5 - 3,5 m |

##### Einsatzbedingungen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
|--------------------|-----------|

##### Werkstoff

|           |            |
|-----------|------------|
| Farbe     | Weiß       |
| Werkstoff | Kunststoff |

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP41 |
|--------------------------------|------|

##### Installation, Montage

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz<br>Aufputz |
|-------------|----------------------|

##### Texte

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion   | Verknüpfung mit Präsenzmeldern 1-Kanal zwecks Erweiterung des Erfassungsbereiches |
| Montageart | Für Deckenmontage (auch Auf 60er Einbaudose)                                      |