




EHN010

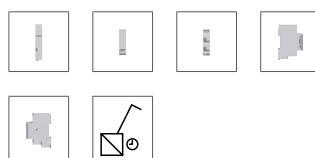

Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Anzahl Kanäle

1

Frequenz

Frequenz

50 - 50 Hz

Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs

1 W

230 V Glüh- und Halogenlampen

900 W

Glühlampenlast

1000 - 1000 W

Funktionen

Anzahl Funktionskanäle

1

Anschluss

Anzahl der Kontakte

1

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

1 - 6 mm²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-20 - +50 °C

Kapazität

Anzahl Module

1

Abmessungen

Höhe

90 mm

Breite

17,5 mm

Tiefe

60 mm

Texte

Schaltart/Variante

Schließer-Kontakt

Montageart

Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

Elektrischer Strom

Max. Strom (cos phi 0,6)

3 A

Ausdauer

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1

50000

Texte

Anschlussart

Mit Schraubklemmen

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue

230 - 240 V

Leistung

Verlustleistung bei Volllast

1 W

Einstellungen

Programmzyklen

Programmzyklen: 24 Stunden

kürzeste Schaltzeit

15 min

Beleuchtung

Stromversorgung der LED-Lampe

300 W

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja