




EE805

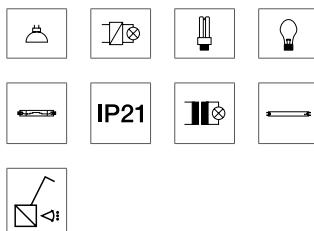

Bewegungsmelder 360° Einbau mit potentialfreiem Schließerkontakt

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 15 Min
----------------------------------	--------------

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Abmessungen

Breite	19 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP21
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Montageart	Mit Federbügeln für Deckeneinbau Für Deckenmontage