


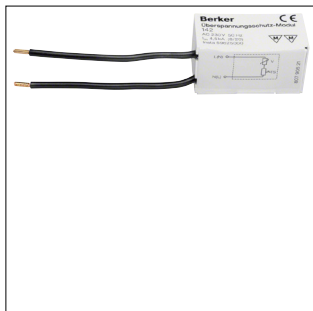

142

Module voor overspanningsbeveiliging

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	25 mm
Breedte	46 mm
Diepte	23 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 80 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja