


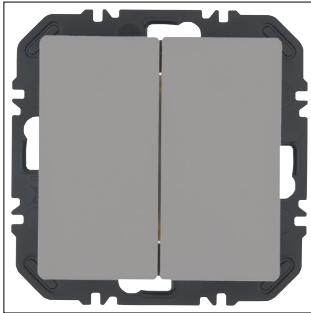

24126034

Friends of Hue Tasten mit Wippe 2fach, Q.x, alu samt

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Anzahl Kanäle	2
---------------	---

Frequenz

Funk-Sende-/Empfangsfrequenz	868,3 - 868,3 MHz
------------------------------	-------------------

Konnektivität

Radio Protokoll	Friends of Hue
-----------------	----------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 25 °C
Max. Höhe	2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C
Max. Relative Luftfeuchtigkeit	80 %

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	Ähnlich zu RAL 9006
Werkstoff	Thermoplast

Funktionen

Max. Funkübertragungsreichweite in Innenräumen	30 m
Max. Funkübertragungsreichweite im Freien	300 m

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK04
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----