




TYFS110

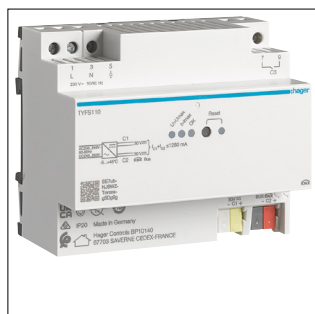

Voeding KNX met 2 uitgangen incl. 1 meldcontact, 1280 mA

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Elektrische Stroom

Uitgangsstroom	1280 mA
----------------	---------

Spanning

Uitgangsspanning	28 - 32 V
------------------	-----------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 4 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 4 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Stroomvoorziening

Voedingsspanning	230 VAC
------------------	---------

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	6
-------------------------	---

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja