




VA602NWH

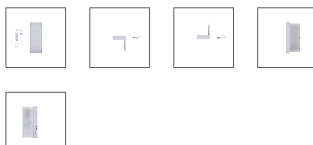

**volta Rozdzielnica hybrydowa natynkowa, 24 moduły, 2x płyta, drzwi stalowe**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

**Sprzęt**

Liczba szyn	2
Liczba rzędów	5
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak

**Pojemność**

Liczba modułów	24
Liczba zacisków półmodułów na szynę	48

**Funkcje**

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

**Wymiary**

Wysokość	765 mm
Szerokość	305 mm
Głębokość	96,50 mm

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0

**Wymiary**

Liczba jednostek szerokości	12
-----------------------------	----

**Pokrywa, drzwi**

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

**Materiały**

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał płyty montażowej	Akrylonitryl-styren-akrylan (ASA) Poliwęglan (PC)

**Sprzęt**

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
-------------------------------------	-----

**Materiały**

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Nie
--	-----

**Sprzęt**

Posiada płytę montażową	Tak
-------------------------	-----

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

---

**Bezpieczeństwo**

Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	650 °C

---

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----