


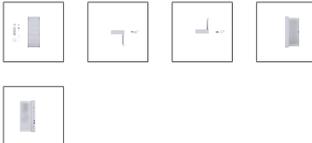

VA602NWH



Volta.Hybrid: щит з/у, 24мод. + 2 панелі для ММ, сталеві двері

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 400 - 400 V

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

Монтаж на Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм 63 A

Обладнання

Кількість рейок 2

Кількість рядів щита 5

Із замком Ні

Має нейтральну клемну колодку Так

Емність

Кількість модулів 24

Кількість півмодулів терміналів на рейці 48

Функції

З вводами для трубопроводів Так

Розміри

Висота 765 mm

Ширина 305 mm

Глибина 96,50 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи 1

Кількість замків 0

Розміри

Кількість модулів за шириною 12

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі Ні

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Матеріали

Код RAL 9010

Colour Чистий білий

Матеріал монтажної пластини Акрилонітрilstирил акрилат (ASA)
Полікарбонат (PC)

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення Так

Має монтажну пластину Так

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету Ні

Безпека

Клас захисту Клас ізоляції II

Ударостійкість IK IK07

Клас захисту від проникнення (IP) IP30

Тип блокування Замикається на замок
Без замка

Випробування розжареним дротом 650 °C

Sustainability

Відповідність RoHS

Так