




VA60NW

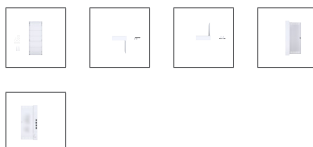

### Щит 5-рядний для ММ-обладнання, з/у з металевими дверями, VOLTA

#### Технічні характеристики

##### Напруга

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Номинальна напруга | 400 - 400 V |
|--------------------|-------------|

##### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 63 A |
|-------------------|------|

##### Обладнання

|                      |   |
|----------------------|---|
| Кількість рейок      | 1 |
| Кількість рядів щита | 5 |

##### Ємність

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Кількість модулів                        | 60 |
| Кількість півмодулів терміналів на рейці | 0  |

##### Розміри

|         |          |
|---------|----------|
| Висота  | 765 mm   |
| Ширина  | 305 mm   |
| Глибина | 96,50 mm |

##### Кришка, дверцята

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Кількість дверей шафи | 1 |
| Кількість замків      | 0 |

##### Розміри

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Кількість модулів за шириною | 12 |
|------------------------------|----|

##### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9010 |
|---------|------|

##### Безпека

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ударостійкість IK                 | IK07   |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP30   |
| Випробування розжареним дротом    | 650 °C |

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|