




VA60NW

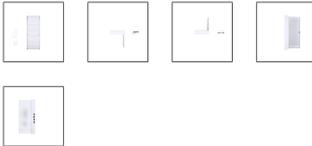

Щит 5-рядний для ММ-обладнання, з/у з металевими дверями, VOLTA

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	1
Кількість рядів щита	5
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Ні

Емність

Кількість модулів	60
Кількість півмодулів терміналів на рейці	0

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	765 mm
Ширина	305 mm
Глибина	96,50 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
-------------------------	----

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Матеріали

Матеріал	Пластик
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий
Матеріал монтажної пластини	Акрилонітрilstирил акрилат (ASA) Полікарбонат (PC)

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Ні
Має монтажну пластину	Так

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30

Безпека

Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----