


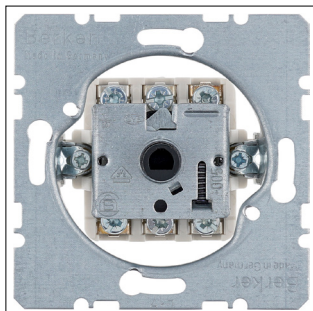

3852

Jal.schak. 2-polig voor centr. met slot

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Sleutel

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 - 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Materiaal

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja