




REA521Y

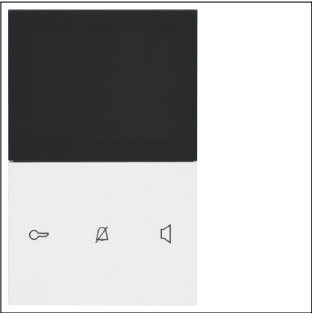

Innenstation Video AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH

Technische Eigenschaften

Werkstoff

|            |            |
|------------|------------|
| Farbe      | Polarweiß  |
| RAL Nummer | 9010       |
| Glanzgrad  | Glänzend   |
| Werkstoff  | Kunststoff |

Abmessungen

|             |             |
|-------------|-------------|
| Höhe        | 145 mm      |
| Breite      | 93 mm       |
| Tiefe       | 16 mm       |
| Abmessungen | 145 x 93 mm |

Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | 5 - 50 °C   |
| Lager-/Transporttemperatur | -20 - 60 °C |

Spannung

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Betriebsspannung über Bus | 24 - 24 V |
|---------------------------|-----------|

Elektrischer Strom

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Stromaufnahme während des Betriebs | 220 mA |
| Stromaufnahme (Ruhe)               | 12 mA  |

Bildschirm

|                  |      |
|------------------|------|
| Mit Touch Screen | Nein |
|------------------|------|

Texte

|            |                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart | Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose<br>Für senkrechte Montage                                               |
| Anschluss  | Anschluss für Etagenruftaster<br>Anschluss für optionale Zusatzspeisung<br>Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen |

Funktionen

|                    |    |
|--------------------|----|
| Lautstärkeregelung | Ja |
|--------------------|----|

Anschluss

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm² |
|-------------------|-----------|

Installation, Montage

|             |         |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Zusatzgerät anreihbar | Nein |
|-----------------------|------|