




VA603NWH

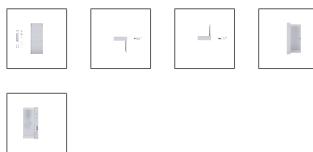

Hybrid, volta, Aufputz, 36PLE, 1 Montageplatte, Steckdose und Stahlblechtür

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	3
Anzahl Reihen	5
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

Kapazität

Anzahl Module	36
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	72

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	765 mm
Breite	305 mm
Tiefe	96,50 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Werkstoff

Werkstoff Montageplatte	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonat (PC)
-------------------------	--

Ausstattung

Mit Montageplatte	Ja
-------------------	----

Werkstoff

Ultravioletstrahlen beständig	Nein
-------------------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	650 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----