


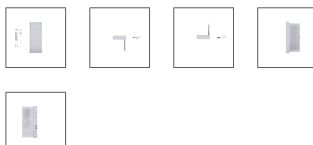

VA603NWH



Hybrid, volta, Aufputz, 36PLE, 1 Montageplatte, Steckdose und Stahlblechtür

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 3

Anzahl Reihen 5

Mit Schloss Nein

Mit Neutraleiterklemmenblock Ja

Kapazität

Anzahl Module 36

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene 72

Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 765 mm

Breite 305 mm

Tiefe 96,50 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 12

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Werkstoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Werkstoff

Werkstoff Montageplatte Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)
Polycarbonat (PC)

Ausstattung

Mit Montageplatte Ja

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig Nein

Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK07

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	650 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----