


VA60W

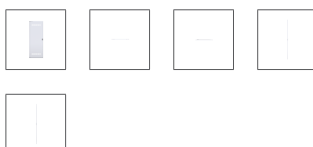

porte, volta, APV, 5-R, Plastique fendu

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 740 mm |
| Largeur | 285 mm |
| Profondeur | 22 mm |

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Nombre de portes | 1 |
| Type de porte | Butée de porte |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |

Matière

| | |
|-----------------------|---------------|
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |
| Matière | Métal |
| Traitement de surface | Thermolaquage |

Sécurité

| | |
|-------------------------|--------|
| Indice de protection IP | IP30 |
| Type de verrouillage | Loquet |

Équipement

| | |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 5 |
|----------------|---|

Connectivité

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Type de montage | Fixation par encliquetage |
|-----------------|---------------------------|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |